


品番：EA163K

品名：16,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

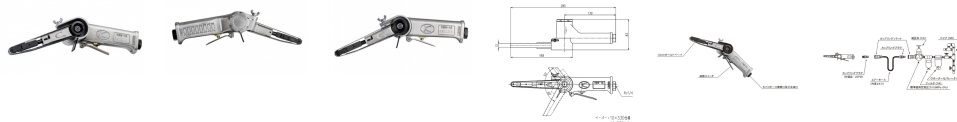

販売価格	46,800円(税抜) / 51,480円(税込)		
カタログ価格	46,800円(税抜) / 51,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0996ページ		



#### 仕様

メーカー	空研	型番	KBS-12
使用ペーパーサイズ	10×330mm 12×330mm	ベルトサイズ	12×330mm (10×330mmも使用可)
ベルト速度	1,020m/min	無負荷回転数	13,500rpm
全長	285mm	全高	83mm
重量	840g	エアー消費量	340L/min
騒音レベル	78dB	振動値(3軸合成値)	0.8m/s <sup>2</sup>
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6MPa	付属ベルト粒度	#60・#80・#120(各1本)

アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。

消音材内蔵

作業者を保護する安全設計

自動車钣金、溶接のピート削り・スポット部の削り、鉄・アルミ・木工・FRP・ダイカスト鋳物製品の面取り・バリ取りに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

