


品番：EA163MC-80B

品名：20x520mm レジンベルト(# 80/10本)

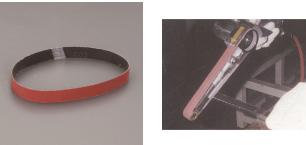

|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 1,950円(税抜)／2,145円(税込)        |      |    |
| カタログ価格  | 1,950円(税抜)／2,145円(税込)        |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/03/28 12:47現在) |      |    |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0978ページ                      |      |    |



仕様

|                                     |                                               |             |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| メーカー                                | 3M                                            | 型番          | 784F 80               |
| 商品名                                 | キュービトロン2                                      | 用途          | 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に |
| 粒度                                  | #80                                           | サイズ(幅×長さ)mm | 20×520mm              |
| 砥粒                                  | セラミック砥粒                                       | 基材          | ポリエステル                |
| 推奨研磨機                               | 平面研磨機・バックスタンド研磨機<br>円筒研磨機・センタレス研磨機<br>ベルトサンダー | 入数          | 10本                   |
| ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応            |                                               |             |                       |
| 乾式・湿式の両方に対応                         |                                               |             |                       |
| 研削が速くサイクルタイムを短縮します。                 |                                               |             |                       |
| 三角形の精密成型砥粒がダイレクトに働き、非常に高い研磨力を発揮します。 |                                               |             |                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.