


品番 : EA164DG-33

品名 : 1/2"DRx33mm インパクトディーブソケット

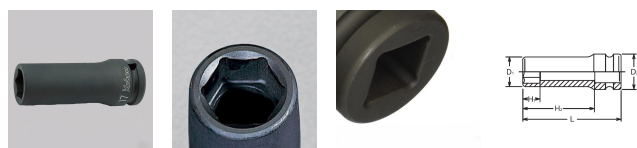

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,910円(税抜) / 4,301円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,910円(税抜) / 4,301円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 12:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0481ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------|----|-----------|
| メーカー | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 14300M-33 |
| 差込角 | 1/2" (12.7mm) | 対辺 | 33mm |
| 外径 | 45.7mm | 全長 | 85mm |
| 重量 | 562g | | |

6ポイント

面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
| | 品番 EA164MC-33 コメント 全長85mm |
| | 品番 EA164KE-233 コメント 全長75mm |
| | 品番 EA164DG-233 コメント 12角 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.