


品番：EA164KN-11

品名：3/4"DR/32x17mm ホールナット用ソケット(アウター/インナー)

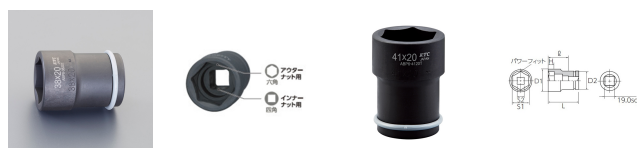

販売価格	6,560円(税抜) / 7,216円(税込)		
カタログ価格	6,560円(税抜) / 7,216円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/09 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-3217TP
差込角	3/4" (19.05mm)	サイズ(hex×sq)	32×17mm
ソケット部外径	50mm	全長	76mm
重量	780g		

一本でアウターナット(六角)、インナーナット(四角)の両方に対応

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

【パワーフィット形状採用】

ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.