
 
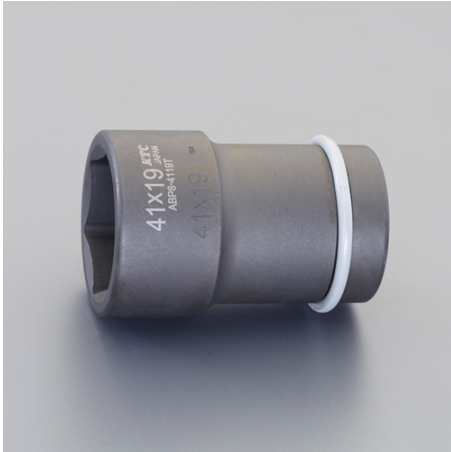


品番：EA164KV-13


品名：1"DR/41x19mm ホールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	7,950円(税抜) / 8,745円(税込)		
カタログ価格	7,950円(税抜) / 8,745円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/15 21:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		

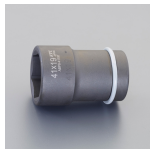

ソケット・ホールナット	
品名	ソケット・ホールナット
品番	ABP6-3217TP
サイズ	41x19mm
全長	85mm
外径	50mm
重量	890g
材質	アルミニウム
色	グレー
備考	

 

インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/4" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	1" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-3217TP
サイズ(hex×sq)	41×19mm	外径(mm)	50
全長(mm)	85	差込角	1"
サイズ(mm)	S1:41、S2:19、D1:58、D2:50、H:14、L:85、l:55	重量(g)	890

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

中型車 (2tクラス) から大型車 (4t以上クラス) まですべて対応

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.