


品番 : EA166D

品名 : 600ml グリースガン(ニア-式)

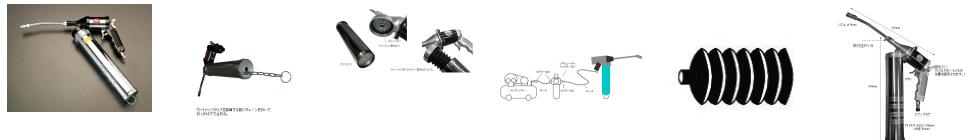

販売価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜)／14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 111 (2026/02/04 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0643ページ1003ページ		



仕様

使用圧力	0.5~1MPa	推奨使用圧力	0.64MPa
エアー消費量	140L/min	筒サイズ	Φ 63×295mm
容量	600ml	ノズル長	170mm
吸入口	Rc1/4"	ノズルねじサイズ	R1/8¥"
サイズ	370(H)×370(L)mm	重量	1.9kg
使用コンプレッサー	2.2kw	振動値(3軸合成値)	2.5m/s2
騒音値	70dB	適用グリース	蛇腹グリース

連続吹出タイプ

連続吐出タイプ

蛇腹カートリッジ用

手詰めグリスは使用できません。

グリースタンクを任意の位置に調整可能

NLGI-1~2

プラグ付

400gカートリッジグリースが使用可能

代替品



品番	EA166HA
コメント	メーカー異なります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.