


品番：EA207RB-2

品名：140mm スクレーパー(3.2mm軸)

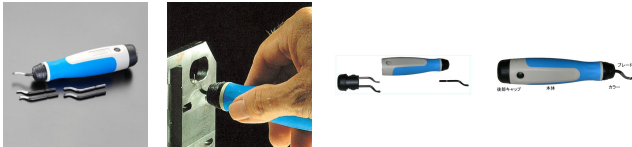

販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/13 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0012ページ0354ページ		



カタログ訂正 24/11/07 能力:(誤) φ3mm以上(正) φ4mm以上 (No.56/57 9013)

#### 仕様

メーカー	ノガ・ウォーターズ(NOGA)	型番	NG1005
能力	φ4mm以上	全長	140mm
ハンドル長	120mm	重量	47g
用途	一般的なバリ取りに。	付属替刃	EA207R-10・-20・-40・-50・旧-60 (各1本)

φ3.2軸替刃が使用できます。

ブレードの交換が楽にできます。

ゴムとプラスチック製ハンドルで、軽量・強靱です。

ブレードの交換はカラーを押し下げて行います。  
基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。

後のキャップは作業中にはずれないようにになっています。  
キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。

#### 代替品

品番	EA207R-2
コメント	能力: φ4mm以上



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.