


品番 : EA270BS-2

品名 : ベンダーボディ(ショートハンドル)



販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 86 (2026/01/26 18:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0014ページ		

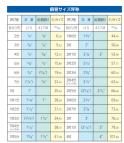

24cmのスキマがあれば作業できます

### 仕様

全長	300mm	重量	1.4kg
材質	アルミ鋳物+スチール		
ショートハンドル			
24cmのスキマがあれば作業できます。			
なまし銅管用			
狭い場所での作業に便利です。			
ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。			
曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーへッドと併用してください。			

### <使用方法>

#### ベンダーへッドの取付け方

- 1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。
- 2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。
- 3.次に②と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1)

#### 銅管の曲げ加工

- 4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください。(図2)
- 5.上ハンドルを上下に作動させると、ギヤー機構によりシューを押し出します。(図3)
- 曲げる角度は、ベンダーへッドのメモリにシュー後部を合わせてください。(図4)
- 6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります。(図5)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.