
 


品番：EA300-31

品名：10m ホースリール(自動巻/酸素・アセチレン用)

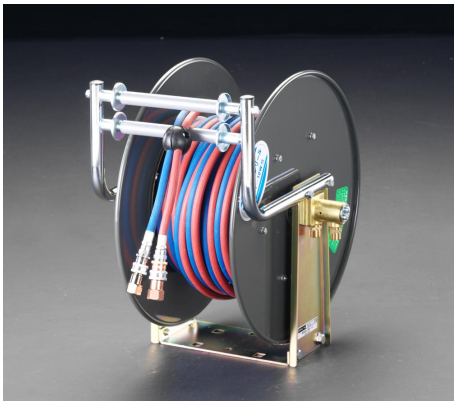

|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 104,000円(税抜)／114,400円(税込)    |      |   |  |
| カタログ価格  | 104,000円(税抜)／114,400円(税込)    |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/31 07:04現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |



仕様

|                            |                                                                          |       |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| メーカー                       | 三協リール (TRIENS)                                                           | 型番    | SSR-10WS                |
| 酸素・アセチレン用                  |                                                                          |       |                         |
| 形式                         | 自動巻タイプ                                                                   |       |                         |
| ホース2次側(出力側)仕様              |                                                                          |       |                         |
| ホース長                       | 10m                                                                      | ホース内径 | 5.0mm ツインホース            |
| ホース外径                      | 11.2mm                                                                   | ホース種類 | 合成ゴム                    |
| 最高使用圧力                     | 酸素:0.7MPa<br>アセチレン:0.15MPa                                               | 破壊圧力  | 酸素:2MPa<br>アセチレン:0.5MPa |
| 先端形状                       | メスカプラ(小池タイプ)                                                             |       |                         |
| ホース1次側(入力側)仕様※1次側ホースは別売です。 |                                                                          |       |                         |
| 1次側ホース接続口                  | 酸素:M16P=1.5 右ネジ<br>(9.5mmタケノコ付属)<br>アセチレン:M16P=1.5 左ネジ<br>(10.5mmタケノコ付属) |       |                         |
| 本体仕様                       |                                                                          |       |                         |
| フレームサイズ                    | 410(A)×390(B)×300(C)mm                                                   | 重量    | 12.1kg                  |
| ロック機構                      | ラチェット式                                                                   | 付属品   | 取付ベース板一式                |

逆流防止弁付カプラーねじ付の為、安全に使用できます。

アポロコック仕様

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.