


品番：EA300-32

品名：20m ホースリール(自動巻/酸素・アセチレン用)

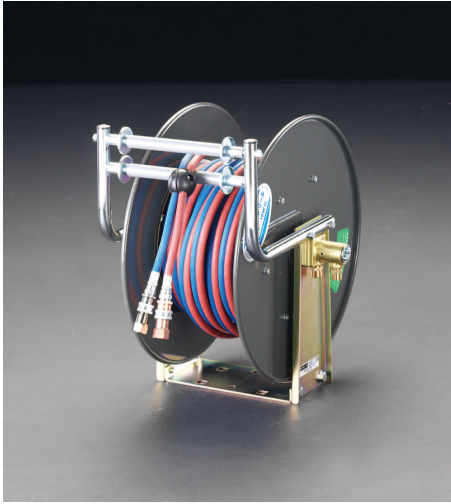

販売価格	135,000円(税抜) / 148,500円(税込)		
カタログ価格	135,000円(税抜) / 148,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/20 12:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SSR-20WS
酸素・アセチレン用			
形式	自動巻タイプ		
ホース2次側(出力側)仕様			
ホース長	20m	ホース内径	5.0mm ツインホース
ホース外径	11.2mm	ホース種類	合成ゴム
最高使用圧力	酸素:0.7MPa アセチレン:0.15MPa	破壊圧力	酸素:2MPa アセチレン:0.5MPa
先端形状	メスカプラ(小池タイプ)		
ホース1次側(入力側)仕様※1次側ホースは別売です。			
1次側ホース接続口	酸素:M16P=1.5 右ネジ (9.5mmタケノコ付属) アセチレン:M16P=1.5 左ネジ (10.5mmタケノコ付属)		
本体仕様			
フレームサイズ	410(A)×390(B)×300(C)mm	重量	15.8kg
ロック機構	ラチェット式	付属品	取付ベース板一式

逆流防止弁付カプラーねじ付の為、安全に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.