
 
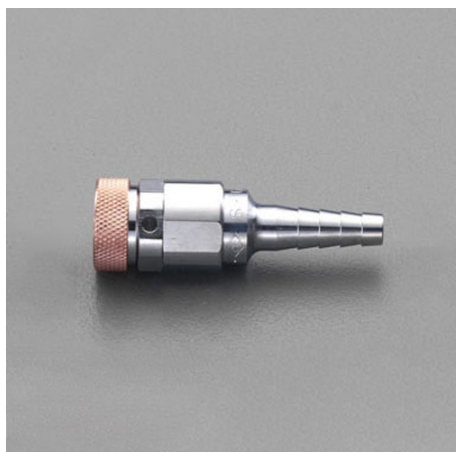


品番：EA300BB-12

品名：9mm ガス用カプラー



販売価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
カタログ価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/09 03:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		

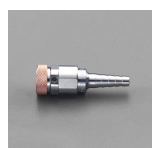

カプラーメーカー商品種類		
商品名	メーカー名	備考
アセチレン	小島製作所	—
手ヨココック	手代田理研機	アボロックと互換性あり
0ジョイント	手代田理研機	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	理研工業	—

手ヨココック(アボロック)仕様と
0ジョイント仕様はカプラーの形
状が異なる為、選定しません。

仕様

適合ガス	アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス	使用圧力	最高圧力1MPa
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	用途	5/16"×3/8" ガス・ホース用
適合ホース径	9mm	ホース側	タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。)
適合カプラ	EA300BB-11、BB-13		

ミニカプラと互換性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.