


品番：EA300BC-4

品名：5mm ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)

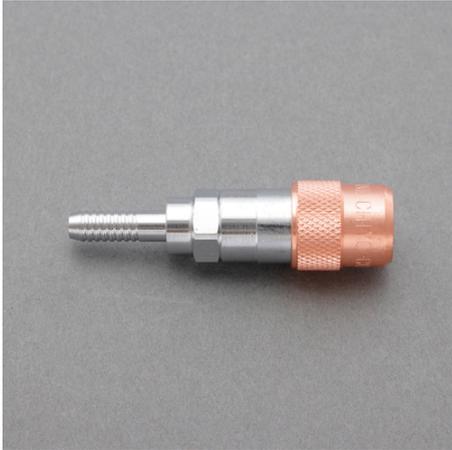

販売価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/31 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0070ページ		



品名	メーカー	備考
アポロコック	小糸産業	—
チヨコック	千代田機械	アポロコックと互換性あり
0ジョイント	千代田機械	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	日興工業	—

品名	メーカー	備考
アポロコック	小糸産業	—
チヨコック	千代田機械	アポロコックと互換性あり
0ジョイント	千代田機械	ミニカプラと互換性あり
ミニカプラ	日興工業	—

チヨコック(アポロコック)仕様と
A338 0ジョイント仕様はカプラの形
状が異なる為、適合しません。

仕様

適合ガス	アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど	使用圧力	1MPa以下
破壊圧力	3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。)	材質	本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス
使用温度	-10℃~+60℃	用途	ガス・マイルドホース用
適合ホース径	5mm	適合カプラ	EA300BC-3、BC-13
アポロコックと互換性があります。			
ロック付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.