


品番：EA303FA-1

品名：1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)



販売価格	5,140円(税抜)／ 5,654円(税込)		
カタログ価格	5,140円(税抜)／ 5,654円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/02/03 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0072ページ		

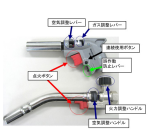

仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-840
商品名	パワートーチ	使用ガス	EA303FA-10
ガス成分	液化ブタン、液化プロパン	火口サイズ	20mm
火炎温度	1000～1600℃	燃焼時間	約1時間10分
ガス消費量	約253g/h	ガス容量	220g
総重量	550g		
自動着火式			
操作性に優れたヨコ型トリガー方式			
ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。			
半田付けなどに大変有効です。			
逆さ使用可能です。			
その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。			
空気調整レバーによって火炎温度の、ガス調整レバーによって火力の調整が細かく設定可能。			

