 



品番：EA304AJ-20

品名：[EA304AK,AR用] 手動半田送りごて



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/01 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0691ページ		

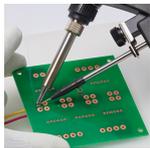

#### 仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FX8803-01
入力電源	26V (EA304ARまたは旧EA304AKが必要です)	消費電力	65W
設定温度範囲	50~480℃	こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV	ヒーター	セラミックヒーター
こて先	φ3mm(付属)	使用はんだ径	φ0.6、0.8、1.0、1.2、1.6mm
サイズ	170(W)×23(D)180(H)mm	重量	207g
コード長	1.1m		

手で固定しながらはんだ付けしたい場合や、はんだ供給量を一定にしたい場合などに最適

ガンタイプで、片手ではんだ供給とはんだ付けが可能

ガイドノズルφ1mm付き

鉛フリー半田対応

RoHS規制対応

ESD SAFE 静電気対策品

※適用本体・交換用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.