


品番：EA304YC-3

品名：AC100V/21W 発泡スチロールカッター

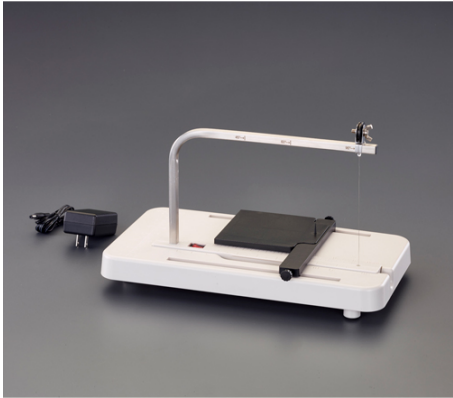

販売価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
カタログ価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/03 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0694ページ		



### 仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	HC-23TF
用途	発泡スチロール、ブロック状の発泡スチロールの切断・加工に	消費電力	21W
電源	AC100V~240V(50/60Hz)	重量	約700g(ACアダプター除く)
サイズ	365(W)×205(D)×235(H)mm	刃長	140mm
切断可能深さ	230mm(直線ガイド使用時:200mm)	回転半径	25~100mm
ヒーター線	φ0.3mm×1.5m	連続使用時間	30分
ACアダプター	DC7V(3A)	コード長	約1.5m
付属品	フレーム組 テーブル 直線ガイド 円ガイドテーブル 円ガイドピン リール(ニクロム線付) ACアダプター		

模型やPOPの製作もスムーズに!

自由にカットできるハンディタイプにもなる!

アタッチメント使用で円柱カットもできる!

<作業がしやすい卓上タイプ>

卓上タイプなので両手で作業ができ、直線カットや斜めカットなど様々なカットが安定して行えます。

<3つの使い分けが可能>

直線カット: フレーム上にある角度のガイドに合わせてカットすれば、お好みの角度に合わせてまっすぐ切ることができます。

ハンディカット: フレーム組を本機のテーブルから外して手で持てば、自由な形状にカットすることができます。

円カット: アタッチメントの円ガイドを使用すれば、円すいや、円柱が簡単にカットできます。

テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに場所を取らない収納ができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.