


品番：EA307B-5

品名：5/8"(15.88mm)/250g ソルダーリング



販売価格	3,300円(税抜)／3,630円(税込)			
カタログ価格	3,300円(税抜)／3,630円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/08 22:56現在)			
商品入数	1	販売単位	pk	
カタログページ	0075ページ			

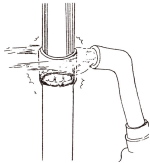

仕様

線径	1.6mm	適合銅管外径	5/8”(15.88mm)
含有量	銅93%/リン7%	内径	12.68mm
規格	JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BcuP-2	固相線温度	705℃
液相線温度	805℃	ロウ付温度	735℃～840℃
比重	8.0	継手間隙	0.03-0.08
入数	250g入	用途	銅と銅のみのロウ付に。

- リング状の為ロウ付けの失敗がありません。
- 銅のロウ付にはフラックスは不要です。
- 流動性が優れ、継手間隙の狭い所への浸透が良好です。
- ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
- 鉄、銅、ニッケル合金のろう付には不適當です。
- 冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
- 銀ろうよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。

代替品

--	--



品番 EA307A-0
コメント 棒 γ 17° 1.6x500mm/150g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.