


品番 : EA307B-6

品名 : 3/4"(19.05mm)/250g ソルダーリング

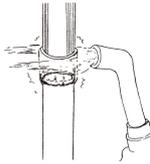

販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/25 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	0074ページ		



#### 仕様

線径	1.6mm	適合銅管外径	3/4"(19.05mm)
含有量	銅93%/リン7%	内径	15.85mm
規格	JIS-Z-3264, AWS5.8-76: BcuP-2	固相線温度	705℃
液相線温度	805℃	ロウ付温度	735℃~840℃
比重	8.0	継手間隙	0.03-0.08
入数	250g入	用途	銅と銅のみのロウ付に。

リング状の為ロウ付けの失敗がありません。

銅のロウ付にはフラックスは不要です。

流動性が優れ、継手間隙の狭い所への浸透が良好です。

ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。

鉄、鋼、ニッケル合金のろう付には不適當です。

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。

銀ろうよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。

#### 代替品

--	--



品番 EA307A-0

コメント 棒 $\phi$ 17° 1.6x500mm/150g

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.