


# 品番 : EA308E-1.6

品名 : 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリ-/銀56%)

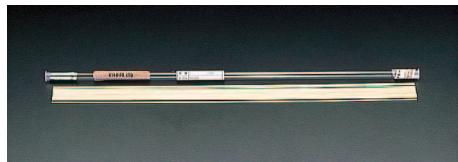

販売価格	44,000円(税抜)／48,400円(税込)		
カタログ価格	44,000円(税抜)／48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/16 22:44現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	0075ページ		



## 仕様

全長(mm)	500	線径(mm)	1.6
口ウ付温度	650~760°C	含有量	銀56%
成分	Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%	固相線温度	620°C
液相線温度	650°C	比重	9.3
規格	JIS-Z-3261:BAg-7	入数	150g(約16本)
用途	銅と鉄、真鍮などの異質金属の口ウ付に。		

カドミウムフリー(カドミウムが無くなる事で口ウ付け温度が高くなります。)

冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。  
精密部品、薄板のろう付などに適しています。

鋼、ステンレス鋼、銅、銅合金のろう付。

溶融温度範囲が狭いため急熱、あるいは徐熱のいずれにも使用可能です。

炉中ろう付に適しています。

ろう付には還元炎を使用してください。

ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。

フラックスが必要です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.