



品番：EA309A-12

品名：φ1.2x300mm 銀ろう(フラックス内蔵タイプ)

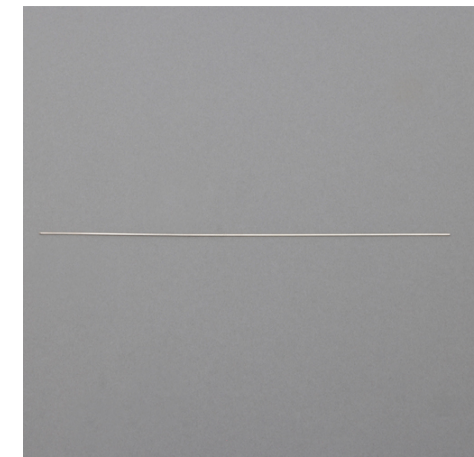

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,300円(税抜)／1,430円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,300円(税抜)／1,430円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/06/27 17:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0075ページ                      |      |   |

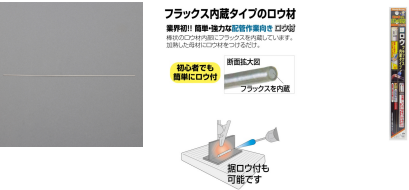

仕様

|                         |         |       |                   |
|-------------------------|---------|-------|-------------------|
| メーカー                    | 新富士バーナー | 型番    | RZ-127            |
| 線径(mm)                  | 1.2     | ロウ付温度 | 650℃              |
| 全長(mm)                  | 300     | 引張強度  | 441N/m㎡(45kgf/m㎡) |
| 成分                      | 銀・錫     | 入数    | 1本                |
| 流動性に優れた万能タイプ            |         |       |                   |
| 簡単、強力で配管作業向き            |         |       |                   |
| RoHS対応品                 |         |       |                   |
| 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。 |         |       |                   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.