


品番：EA315SF-2

品名：単相100V・200V兼用 スポット溶接機

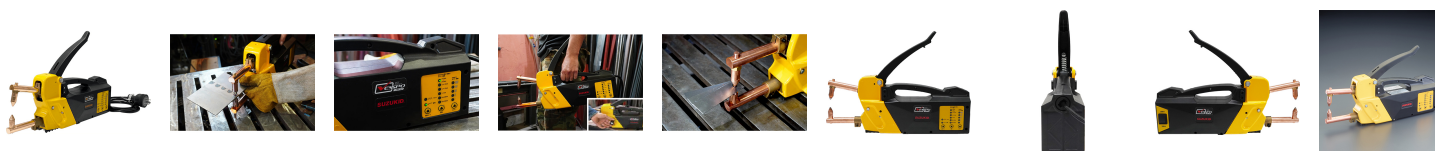

販売価格	159,000円(税抜) / 174,900円(税込)		
カタログ価格	159,000円(税抜) / 174,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 08:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0076ページ		



#### 仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	VSP-30
定格入力電圧	単相100V/200V兼用	使用率	2%
周波数	50Hz/60Hz	入力	4.2kVA
サイズ	100(W)×460(D)×180(H)mm	重量	9.6kg
付属品	電極(上下1組)※別途本体に1組装着済 取手 接地3P-20A-250Vプラグ 六角棒スパナ×2(対辺5と6)	溶接可能板厚	100V:2.0mm+2.0mm 200V:3.0mm+3.0mm
材質	鉄、ステンレス	アーム長	121mm
電源コード	2.0m		

溶接時の火花やヒューム、作業音が出にくいので、室内でも作業可能

レストア钣金(旧車用)・製缶・看板・钣金加工などの簡易的な溶接作業に使用可能

タイマー機能により、一定の時間で溶接することができ、溶接の仕上がりを均一にすることが可能

求める溶接の仕上がりに応じて、板厚と溶接時間の調整が可能

アームの加圧を調整して、母材に対して適切な圧力をかけることが可能

本体が約9.6kgと軽量なため、付属品の取手を使用し本体を持ち上げて溶接可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.