


品番：EA315SG-2

品名：AC100V エアープラズマ切断機

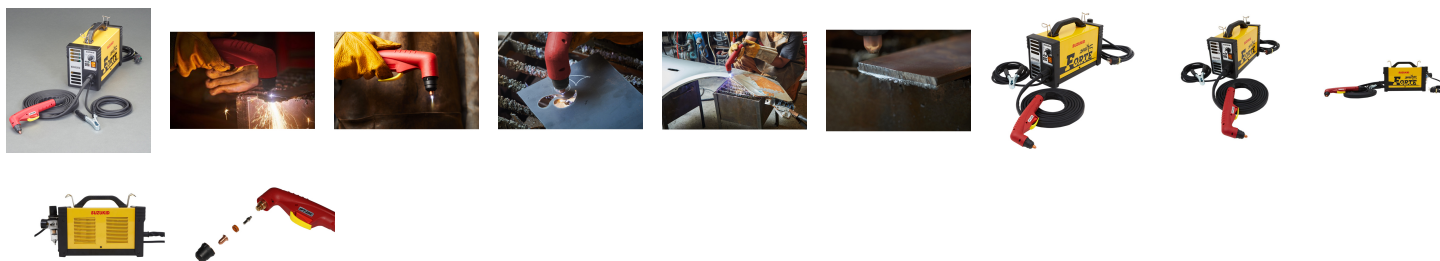

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 112,000円(税抜) / 123,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 112,000円(税抜) / 123,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/24 02:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0080ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| メーカー | スター電器製造 (SUZUKID) | 型番 | APC-15S |
| 入力電源 | AC100V(単相) | 使用率 | 40% |
| 切断可能板厚 | 鉄: 4.0mm ステンレス: 3.0mm アルミニウム: 2.0mm 真鍮: 1.5mm 銅: 1.0mm | 出力電流 | 15A |
| 周波数 | 50/60Hz | 入力 | 2.3kVA |
| エア流量 | 50L/min | 本体サイズ | 151 (W) × 471 (W) × 251 (H) mm |
| 重量 | 8.3kg | 必要エア圧 | 0.35~0.45MPa |
| コード長 | トーチ: 4m アース: 3m 電源: 3m | 付属品 | トーチケーブル: 4m アースケーブル: 3m 電源ケーブル: 3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個 |

| 出力調整範囲 | 7~15A | スタート方式 | パイロットアーク |
|--|-------|--------|----------|
| 様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。 | | | |
| 電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断できます。 | | | |
| わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとっても便利 | | | |
| 使用率オーバー防止機能付 | | | |
| 100V専用のエアプラズマ切断機です。 | | | |
| 鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅など様々な金属を切断可能です。 自動車の板金加工、空調ダクトの施工や改修作業、看板の切文字加工、トタンやブリキの切断、シャッターや波板の切断加工、配電盤の穴あけなど様々な作業が可能です。 | | | |
| パイロットアークによりノンタッチでアークスタートができます。 カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です。 | | | |
| トーチスイッチ保護カバーにより、トリガスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防止します。 電極・チップの交換時にシールドカップをはずすと感電防止端子が飛び出し、誤ってトリガスイッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 | | | |
| PFC(力率改善)機能付きで力率が最大の「1」に近くなるので、入力電流が小さくなり電圧降下に対して有効です。 電力をより効率的に使用できます。 | | | |
| ※コンプレッサーは内蔵されておりません。 | | | |
| ※本機とコンプレッサーを同じ電源で使用した場合、ブレーカーの容量によってはブレーカーが落ちる場合がありますので、ご注意ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.