


品番 : EA318AS-3.2

品名 : $\phi 3.2\text{mm}/1.0\text{kg}$ 溶接棒(ステンレス用)

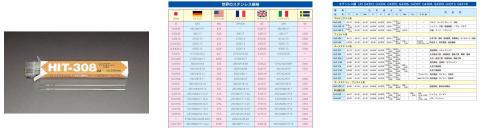

販売価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
カタログ価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 05:16現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	0080ページ		



仕様

メーカー	ニッコー熔材工業	型番	HIT-308
用途	SUS304同士の共金熔接	溶接方法	被覆アーク溶接
線径	$\phi 3.2\text{mm}$	全長	350mm
棒端色	黄色	電流範囲	下向: 70~110A 立向・上向: 65~105A
内容量	1kg	入数	約29本

スパッタのとびにくいステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

18Cr-8Niステンレス鋼用

JIS Z3221 ES308-16

●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.