


品番：EA319EA-40

品名：φ40-170mm 溶接クランプ

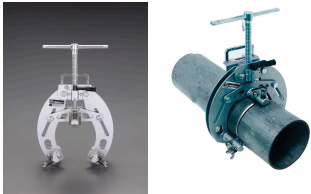

販売価格	41,800円(税抜)／45,980円(税込)		
カタログ価格	41,800円(税抜)／45,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 09:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0091ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-PC170E
適応パイプ(mm)	φ40～170	材質	鉄
サイズ	220～340(W)×130(L)×335～430(H)mm	重量	5kg
開先隙間	2mm(隙間ゲージ追加で4mm)		
簡単操作でしっかり固定し、簡単芯出し・微調整可能です。			

代替品

	品番	EA526CC-6
	コメント	仕様確認して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.