


品番：EA334CC-15

品名：1000x5000mm 耐熱フェルトシート(片面コート)

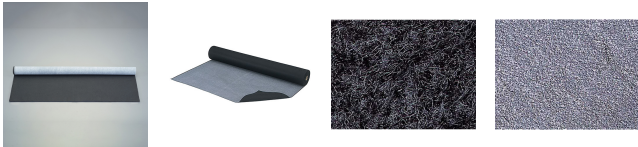

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 30,300円(税抜) / 33,330円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 30,300円(税抜) / 33,330円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/25 22:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0073ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                         |        |       |
|----------|-------------------------|--------|-------|
| サイズ      | 1000×5000mm             | 厚み     | 2.5mm |
| 連続使用可能温度 | 250℃                    | 瞬間耐熱温度 | 1300℃ |
| 材質       | 耐炎繊維(片面に難燃シリコン樹脂コーティング) | 重量     | 2000g |

溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。

フェルトコーティングタイプで、織物品に比べて軽量です。

- ・コーティング面は、火花をはじきます。
- ・ノンコーティング面は、水を吸収します。

JIS A 1323 A種適合品

※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用にならないでください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.