


品番：EA334CC-15

品名：1000x5000mm 耐熱フェルトシート(片面コート)

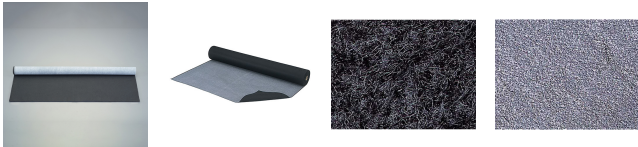

販売価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0073ページ		



仕様

サイズ	1000×5000mm	厚み	2.5mm
連続使用可能温度	250℃	瞬間耐熱温度	1300℃
材質	耐炎繊維(片面に難燃シリコン樹脂コーティング)	重量	2000g

溶接作業現場での火花、溶断ノコの養生シートとして。

フェルトコーティングタイプで、織物品に比べて軽量です。

- ・コーティング面は、火花をはじきます。
- ・ノンコーティング面は、水を吸収します。

JIS A 1323 A種適合品

※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用にならないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.