


品番：EA338AK-25

品名：φ48mm/230mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

	販売価格	5,940円(税抜)／6,534円(税込)		
	カタログ価格	5,940円(税抜)／6,534円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/23 12:30現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			

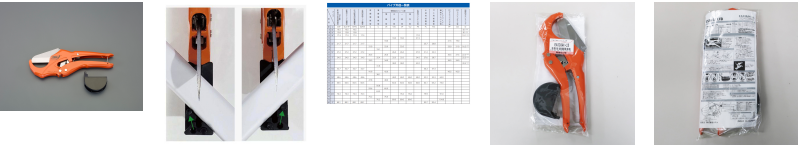

従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です

仕様

切断能力	φ48mm (VP40)	全長	230mm
材質	本体:アルミ材 ブレード:鋼	重量	305g
〈材料別切断能力〉 ・硬質塩化ビニール管:0～VP40(48mm) ・硬質ビニール電線管:0～HIVE40(48mm) ・HIV管:0～HIVP40(48mm) ・保温材付塩ビ管:0～φ48 ・ポリエチレン管:0～φ48 ・ポリブデン管:0～φ48 ・ガス管:0～PE42			
従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です。			
実作業スペースは約150mmのコンパクト仕様			
給水パイプもサドル(止め具)を外さず切断できます。			
モールアタッチメント付で電線モールも綺麗にカットできます。45°切りにも対応！			
ラチェット式			

代替品

--	--



品番 EA338AK-42
コメント 変更点:刃の材質 耐久刃→汎用刃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.