


品番：EA338AR-1

品名：φ42mm/180mm パイプカッター-(ACドレンパイプ用)

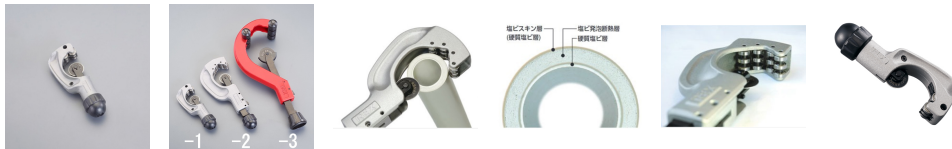

販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 22:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0036ページ		



仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	427142
適応パイプ	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	適応パイプ径	φ6~42mm (呼び:20・25)
全長	180mm	ベアリング数	6
重量	400g		

美しく切断!空調ドレン管用カッター

ワレやヒビ、バリ、カエリ、切粉もなく、直角に美しく切断します。

発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。

軸受けのベアリング使用により、切断中の負荷が軽減。
ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現。

クボタケミックスKCドレンパイプ / 積水化学工業ACドレンパイプ対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.