


品番：EA338AR-2

品名：φ67mm/330mm ハ°イ°カッター-(ACドレンパイプ°用)

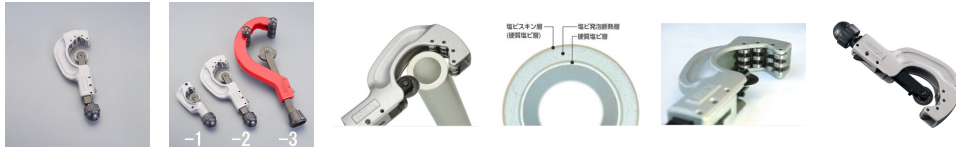

販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0036ページ		



#### 仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	427167
適応パイプ	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	適応パイプ径	φ12~67mm (呼び:20~40)
全長	330mm	ベアリング数	12
重量	870g		

美しく切断!空調ドレン管用カッター

ワレやヒビ、バリ、カエリ、切粉もなく、直角に美しく切断します。

発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。

軸受けのベアリング使用により、切断中の負荷が軽減。  
ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現。

クボタケミックスKCドレンパイプ / 積水化学工業ACドレンパイプ対応

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.