


品番：EA338AR-2

品名：φ67mm/330mm パイプカッター-(ACドレンパイプ用)

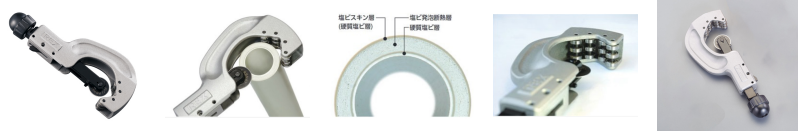

販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 01:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0036ページ		



空調ドレン管を美しく切断!

仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	427167
切断能力(mm)	φ12~67(呼び:20~40)	全長(mm)	330
重量	870g	適応パイプ	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管
ベアリング数	12		

空調ドレン管を美しく切断します。

切断時に、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。

発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。

軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。

クボタケミックスKCドレンパイプ/積水化学工業ACドレンパイプ対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.