
 


品番 : EA345EB-2

品名 : AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(海水用)

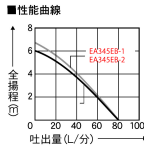

販売価格	43,800円(税抜) / 48,180円(税込)		
カタログ価格	43,800円(税抜) / 48,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 08:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2515ページ		



### 仕様

メーカー	工進	型番	SK-62510
周波数	60Hz	出力	100W
口径(mm)	25	全揚程	6.5m
吐出量	80L/分	サイズ(mm)	φ164×255(H)
重量(kg)	4.5	電源	AC100V
使用可能ホース内径	20・25mm	定格電流	2.5A
消費電力	230W	回転数	3200rpm
電源コード長	5m(漏電遮断器付)	漏電遮断器	定格容量15A/定格感度電流15mA
発電機必要容量	0.7kW以上	連続使用時間	24時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)
最低起動水位目安	10cm	最大延長コード長さ	0.75m <sup>3</sup> 時:20mまで 1.25m <sup>3</sup> 時:40mまで
残水水位目安	2.4cm	付属品	タケノコニップル(25×25mm)、タケノコニップル(25×20mm)、カップリング(25mm)、カップリングパッキン(25mm)、ロープ(5m)、ホースバンド(20・25mm用)、取扱説明書
清水・海水用			

漏電遮断器付

焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

養魚場の排水に

魚洗いに

海水の入れ替えに

海苔機械の組み込みに

甲板の洗浄に

船舶の緊急排水に

ハッチの給排水に

#### 代替品



品番 EA345EB-12

コメント 150W

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.