
 


品番：EA345ED-12

品名：DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

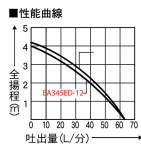

販売価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/12 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2515ページ		



### 仕様

メーカー	工進	型番	BL-2512N
出力	50W	口径(mm)	25
全揚程	3.0m	吐出量	25L/分
サイズ(mm)	φ105×161.5(H)	重量(kg)	1.3
電源	DC12V	最大全揚程	4m
最大吐出量	63L/分	定格電流	7.8A
電源コード長	3m	最低起動水位目安	6cm
残水水位目安	2.5cm	使用可能ホース内径	25mm

海水用

1.3kgの計量タイプ

ビルジ排水対応で船舶備品に最適

※循環用使用不可

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

手軽に持ち運びのできる海水用水中ポンプ

小型で手軽に持ち運びのできるため、ビルジ排水はもちろん、水中ポンプとしてあらゆる用途に使用できます。

甲板の洗浄に
ビルジの排水に
養魚場の排水に
養殖稚員の選別時に
船舶の緊急排水に
ハッチの給排水に
水の入れ替えに
魚洗いに

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.