


品番：EA345EL-5

品名：AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用/オート)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,800円(税抜)／16,280円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 14,800円(税抜)／16,280円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/24 04:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2515ページ                      |      |   |

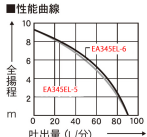

仕様

|             |                                                            |          |                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| メーカー        | 工進                                                         | 型番       | YK-525A                                                       |
| 周波数         | 50Hz                                                       | 出力       | 180W                                                          |
| 口径(mm)      | 25                                                         | 全揚程      | 9.5m                                                          |
| 吐出量         | 95L/分                                                      | サイズ(mm)  | φ153×240(H)                                                   |
| 重量(kg)      | 4.1                                                        | 電源       | AC100V                                                        |
| 使用可能ホース内径   | 15・20・25mm                                                 | 定格電流     | 3.9A                                                          |
| 消費電力        | 358W                                                       | 電源コード長   | 4m                                                            |
| 推奨漏電遮断器     | 定格容量15A/定格感度電流15mA                                         | 発電機必要容量  | 1.2kW以上                                                       |
| 連続使用時間      | 24時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)                               | 最低起動水位目安 | 32～39cm                                                       |
| 最大延長コード長さ   | 0.75mm <sup>2</sup> 時:20mまで<br>1.25mm <sup>2</sup> 時:40mまで | 接続ねじ     | Gねじ                                                           |
| 残水水位目安      | 8～14cm                                                     | 液温       | 5～40℃                                                         |
| 自動電源オン・オフ機能 | フロートスイッチ                                                   | 付属品      | タケノコニップル (15mm)、タケノコニップル (20mm)、タケノコニップル (25mm)、カップリング、カップリング |

|                                                                                                                 |  |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |  | パッキン、ジュビリバンド<br>(φ16～25mm)、ジュビリバンド<br>(φ20～32mm)、取扱説明書 |
| 自動運転型                                                                                                           |  |                                                        |
| 清水用                                                                                                             |  |                                                        |
| 散水・残水処理に                                                                                                        |  |                                                        |
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。                                                                   |  |                                                        |
| 水源近くの散水にピッタリ!                                                                                                   |  |                                                        |
| 家庭用の給・排水に                                                                                                       |  |                                                        |
| 園芸用の散水・給水に                                                                                                      |  |                                                        |
| 洗車の水の汲み上げに                                                                                                      |  |                                                        |
| 風呂水を洗濯機に                                                                                                        |  |                                                        |
| ※循環用には使用しないでください。                                                                                               |  |                                                        |
| サーマルプロテクター(焼付防止安全装置)を内蔵で24時間の連続運転可能。(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)                                                   |  |                                                        |
| 自動運動型は低水位を感知してオフになります。                                                                                          |  |                                                        |
| 【※注意※】<br>・このポンプは【清水専用】です。それ以外の液体を使用した場合には保証対象外となります。<br>・清水とは、水道水、濁りのない井戸水・農業用水を示します。ただし、清水でも飲料水や食品用には使用できません。 |  |                                                        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.