


品番：EA345EL-60

品名：AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(清水用)

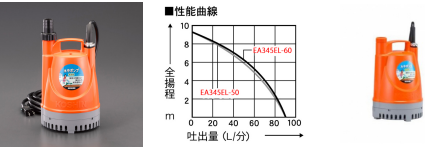

販売価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2515ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	YK-625
周波数	60Hz	出力	180W
口径(mm)	25	全揚程	9.5m
吐出量	95L/分	サイズ(mm)	φ153×240(H)
重量(kg)	3.9	電源	AC100V
使用可能ホース内径	15・20・25mm	定格電流	3.7A
消費電力	342W	電源コード長	4m
推奨漏電遮断器	定格容量15A/定格感度電流15mA	発電機必要容量	1.2kW以上
連続使用時間	24時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)	最低起動水位目安	6cm
最大延長コード長さ	0.75mm ² 時:20mまで 1.25mm ² 時:40mまで	接続ねじ	Gねじ
残水水位目安	1cm	液温	5～40℃
付属品	タケノコニップル (15mm)、タケノコニップル (20mm)、タケノコニップル (25mm)、カップリング、カップリング		

	パッキン、ジュビリバンド (φ16～25mm)、ジュビリバンド (φ20～32mm)、取扱説明書	
非自動型		
清水用		
散水・残水処理に		
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。		
水源近くの散水にピッタリ!		
家庭用の給・排水に		
園芸用の散水・給水に		
洗車の水の汲み上げに		
風呂水を洗濯機に		
※循環用には使用しないでください。		
サーマルプロテクター(焼付防止安全装置)を内蔵で24時間の連続運転可能。(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)		
【※注意※】 ・このポンプは【清水専用】です。それ以外の液体を使用した場合には保証対象外となります。 ・清水とは、水道水、濁りのない井戸水・農業用水を示します。ただし、清水でも飲料水や食品用には使用できません。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.