


品番：EA345EM-5

品名：AC100V(50Hz)/32mm 水中ポンプ(汚水中/オート)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,600円(税抜)／ 22,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,600円(税抜)／22,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/14 11:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2577ページ | | |

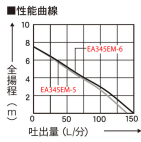

仕様

| | | | |
|-------------|--|----------|---|
| メーカー | 工進 | 型番 | YK-532A |
| 周波数 | 50Hz | 出力 | 180W |
| 口径(mm) | 32 | 全揚程 | 7.5m |
| 吐出量 | 140L/分 | サイズ(mm) | φ164×310(H) |
| 重量(kg) | 4.2 | 電源 | AC100V |
| 使用可能ホース内径 | 25・32mm | 定格電流 | 4.1A |
| 消費電力 | 365W | 電源コード長 | 4m |
| 推奨漏電遮断器 | 定格容量15A/定格感度電流15mA | 発電機必要容量 | 1.2kW以上 |
| 連続使用時間 | 24時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間) | 最低起動水位目安 | 脚部展開時:38～53cm、 脚部収納時:35～50cm |
| 最大延長コード長さ | 0.75mm ² 時:20mまで 1.25mm ² 時:40mまで | 接続ねじ | Gねじ |
| 残水水位目安 | 脚部展開時:9～17cm、 脚部収納時:6～14cm | 使用液 | 清水、汚水、汚物 |
| 最大固形物サイズ | 10mm | 液温 | 5～40℃ |
| 自動電源オン・オフ機能 | フロートスイッチ | 付属品 | タケノコニップル (25mm)、タケノコ ニップル (32mm)、カップリング、カッ |

| | | |
|---|--|--|
| | | プリングパッキン、ジュビリバンド (φ20～32mm)、ジュビリバンド (φ25～40mm)、取扱説明書 |
| 自動運転型 | | |
| 簡易汚水用 | | |
| 残水処理など、用途に合わせて吸入口の高さを変更できます。 | | |
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | | |
| 残水処理に!やわらかい固形物もOK! | | |
| 田畑の散水に | | |
| 池・水槽の水の入れ替えに | | |
| ご家庭での給・排水に | | |
| サーマルプロテクター(焼付防止安全装置)を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能 | | |
| 自動運動型は低水位を感知してオフになります。 | | |
| <p>【※注意※】</p> <ul style="list-style-type: none">・このポンプは【清水、汚水、汚物専用】です。それ以外の液体を使用した場合には保証対象外となります。・清水とは、水道水、濁りのない井戸水・農業用水を示します。ただし、清水でも飲料水や食品用には使用できません。・汚水とは固形物を含まない汚れた水を示します。ただし、スラリー・土砂水などの異物を含んだ水に使用するとポンプ寿命が著しく短くなります。・汚物とは固形物(やわらかいもの)を含んだ水を示します。 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.