


品番：EA345EN-1

品名：DC18V/20mm 水中ポンプ(清水用)

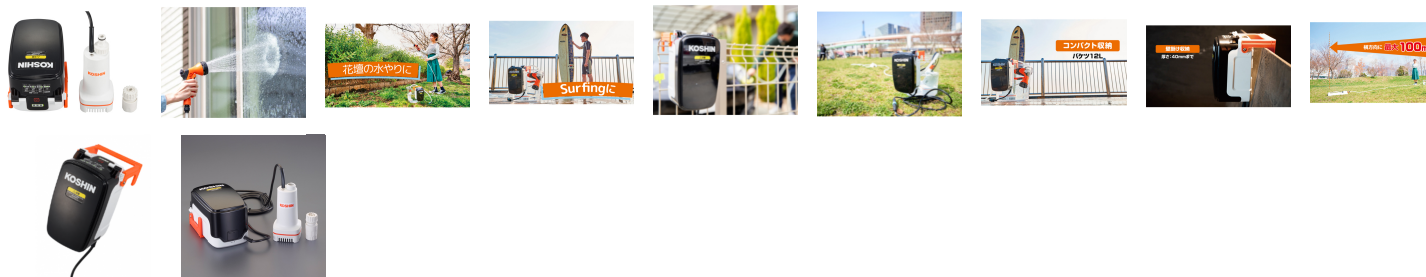

販売価格	22,800円(税抜) / 25,080円(税込)		
カタログ価格	22,800円(税抜) / 25,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2515ページ		



### 仕様

メーカー	工進	型番	SSP-1820
周波数	50/60Hz	出力	50W
口径(mm)	20	全揚程	17.5m
吐出量	30L/分(最大)	サイズ(mm)	φ79×163(H)
重量(kg)	1.8	電源	DC18V
使用可能ホース内径	15mm	定格電流	DC2,0A
消費電力	80W	電源コード長	2.5m
発電機必要容量	500W	連続使用時間	約30分(最大揚程時)
最低起動水位目安	製品高さの1/3	接続ねじ	G1/4
残水水位	約30mm	液温	5~40°C
防水性能	ポンプ:IPX8 バッテリーケース:IPX4	使用環境温度	5~40°C
付属品	ワンタッチカップリング、バッテリー、充電器		

電源の無い場所での洗浄や散水作業が可能です。

電源ボタンを押す時間に応じてタイマー運転ができます。

充電式なので、電源不要です。

フックが付いているので、水をためた容器にも、近くの壁などにもフックを引っ掛けて設置できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.