


品番：**EA346B-1**

品名：60bar(6MPa) 水圧テストポンプ

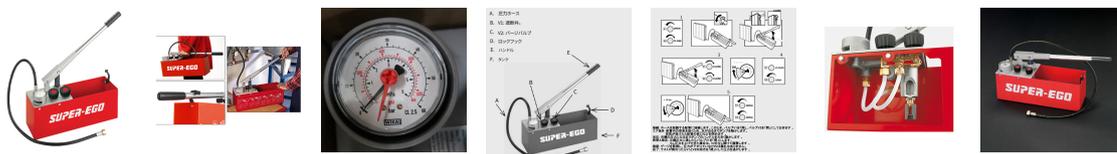

販売価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
カタログ価格	52,000円(税抜) / 57,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/26 11:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0197ページ		



仕様

サイズ(W×D×H)mm	720×170×260	重量	8kg
最高圧力(MPa)	60bar(6MPa)	吐出量	約45ml/回
容量	12L	接続ねじ径	R1/2"

密閉および排出機能を備えた2種類のバルブにより圧力の調整が容易です。

試験液として水または油を使用して気密性をテストできます

耐摩耗性のある硬質ポリアミドピストン

テストホースにスチールメッシュを採用し、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます

読みやすく正確な目盛りの圧力計です

耐候性、耐低温性亜鉛メッキ塗装されたタンク

レバーをフックにかけることで持ち手になり、収納や持ち運びに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.