



品番 : EA346TA-4

品名 : 10.0MPa 水圧テストポンプ

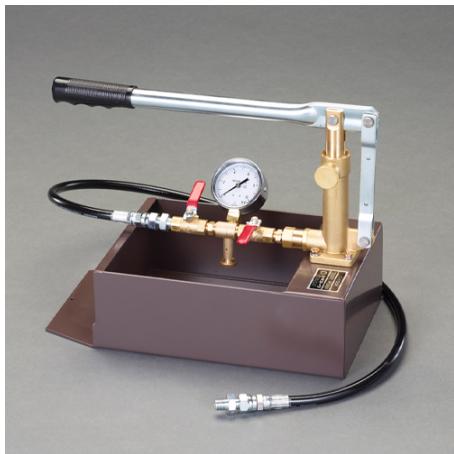

販売価格	43,600円(税抜)／47,960円(税込)		
カタログ価格	43,600円(税抜)／47,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0198ページ		

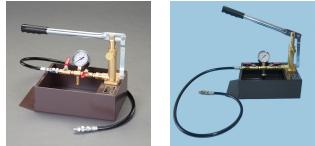

仕様

最高圧力	10.0MPa	プランジャー径	22mm
ストローク	35mm	吐出口径	1/4
水槽容量(L)	5.2	1回吸水量(mL)	13
サイズ	210×360×300mm	重量	7.0kg
接続ねじ径	G1/4"*	付属品	圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付
弁は高精度のステンレス球弁を採用			
JIS規格ではありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.