


品番：EA350XC-3

品名：1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)

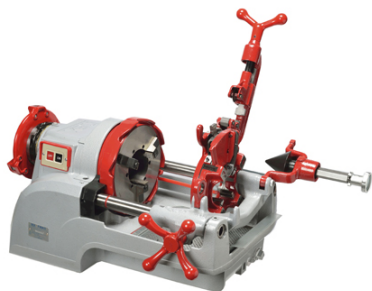

販売価格	739,900円(税抜) / 813,890円(税込)		
カタログ価格	739,900円(税抜) / 813,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 19:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0191ページ		



リーマの形状
食い込みの少ない
コーン形状のリーマ
を採用しています。
(高剛性設計)

リーマホルダー・送りハンドの動きが滑らかに！
巻き込み防止を採用。
軸に込み式ピンを採用。

コーン形状のリーマを採用。
食い込みの少ないコーン形状のリーマを採用

こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	273035 (F80AIII-TC)
ねじ切り能力	1/4B~3B(8A~80A)	モーター	単相100V・600Wシリーズモーター (ブレーキ付)
無負荷回転数	31rpm	サイズ	770×480×405(H)mm
重量	65kg	オイルタンク容量	4.0L
超硬カッター付			
自動切上			
ねじ切りオイル50W-R 4L・マシンカバー付			
ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。			
余裕の往復台ストローク ストローク幅が広がったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易。			
低重心安定設計			
ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計			
食い込みの少ないコーン形状リーマを採用			

メンテナンス性の向上
送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。

自動停止カーボン採用。

※8A～10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.