


品番 : EA351DG-15

品名 : [JIS 5K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 530円(税抜) / 583円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 530円(税抜) / 583円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/11 22:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1460ページ                      |      |   |

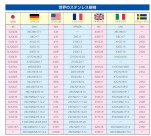

#### 仕様

|                               |                               |      |                  |
|-------------------------------|-------------------------------|------|------------------|
| 呼び径                           | 15A                           | 厚み   | 1.6mm            |
| 使用温度範囲                        | -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで) | 圧力限界 | 5MPa             |
| 材質                            | SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理        | 適用流体 | 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 |
| 全面パッキン                        |                               |      |                  |
| JIS5K                         |                               |      |                  |
| 一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に         |                               |      |                  |
| 圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン |                               |      |                  |
| ボルト穴数                         | 4                             |      |                  |

#### 代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA351DJ-15 |
|  | コメント | JIS 10K    |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

