


品番 : EA351DG-150

品名 : [JIS 5K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン

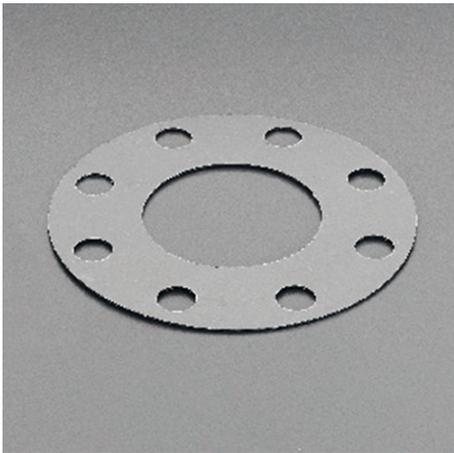

販売価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
カタログ価格	4,150円(税抜) / 4,565円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/18 23:51現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1510ページ		



#### 仕様

呼び径	150A	厚み	1.6mm
使用温度範囲	-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)	圧力限界	5MPa
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理	適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン			
JIS5K			
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン			
ボルト穴数	8		

#### 代替品

	品番	EA351DJ-150
	コメント	JIS 10K

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.