


品番 : EA351DG-40

品名 : [JIS 5K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1460ページ		

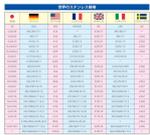

仕様

呼び径	40A	厚み	1.6mm
使用温度範囲	-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)	圧力限界	5MPa
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理	適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン			
JIS5K			
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン			
ボルト穴数	4		

代替品

	品番	EA351DJ-40
	コメント	JIS 10K

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

