



品番 : EA351DH-150

品名 : [JIS 5K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン

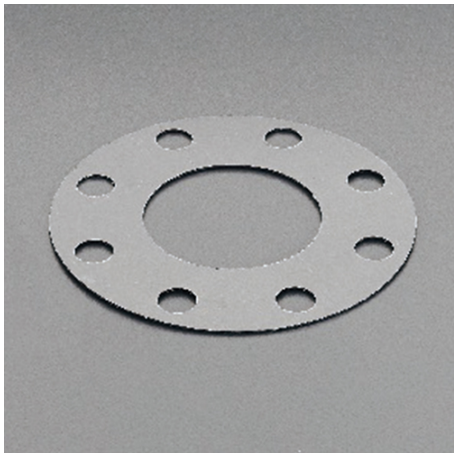


販売価格	5,230円(税抜) / 5,753円(税込)		
カタログ価格	5,230円(税抜) / 5,753円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			

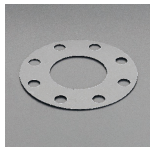

### 仕様

呼び径	150A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)	圧力限界	5MPa
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理	適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン			
JIS5K			
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン			
ボルト穴数	8		

### 代替品

	品番 EA351DK-150 コメント JIS 10K
--	--------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.