 



品番：EA351DH-25

品名：[JIS 5K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン



販売価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/21 01:38現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			

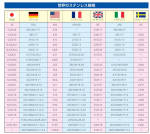

仕様

呼び径	25A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	−240～650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)	圧力限界	5MPa
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理	適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン			
JIS5K			
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン			
ボルト穴数	4		

代替品

	品番 コメント	EA351DK-25 JIS 10K
--	------------	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

