


品番 : EA351DH-65

品名 : [JIS 5K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン



販売価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 03:18現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			

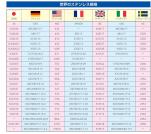

仕様

呼び径	65A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	-240~650°C(酸化雰囲気ガスでの使用は420°Cまで)	圧力限界	5MPa
材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理	適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等

全面パッキン

JIS5K

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に

圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン

ボルト穴数	4		
-------	---	--	--

代替品

	品番 EA351DK-65 コメント JIS 10K
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

