


品番 : EA351DJ-10

品名 : [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン

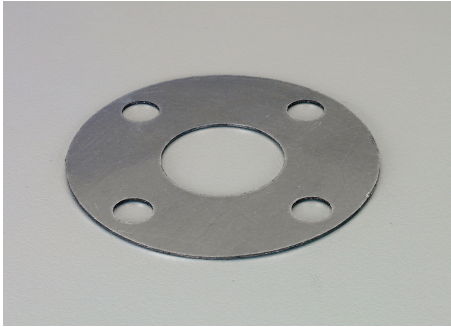

販売価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜) / 847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/11 20:48現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1460ページ		



#### 仕様

全面パッキン			
JIS10K			
圧力限界	5MPa	材質	SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に			
適用流体	水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等	温度範囲	-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。			
呼び径	10A	厚み	1.6mm
使用温度範囲	-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)	ボルト穴数	4

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.