


品番：EA351DP-100

品名：100A/1.5mm ユニオンパッキン

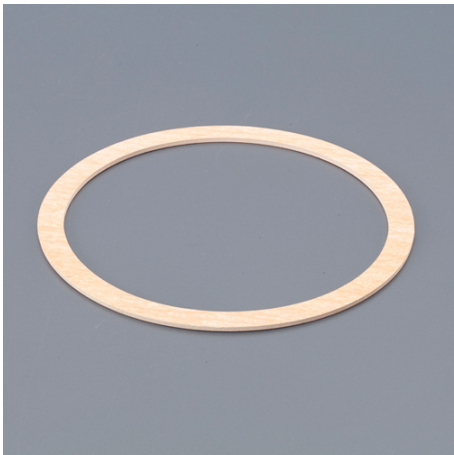

販売価格	960円(税抜)／1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜)／1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/17 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1513ページ		



品番	EA351DP-100
品名	100A/1.5mm ユニオンパッキン
厚み	1.5mm
呼び径	100A
材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
使用温度範囲	-100～183℃
適用流体	水系流体：-100～183℃ 油系流体：-100～180℃ ガス系流体：-100～180℃
最高圧力	水系・油系流体：3.0MPa ガス系流体：1.0MPa

仕様

厚み	1.5mm	呼び径	100A
使用温度範囲	-100～183℃	材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
適用流体	水系流体：-100～183℃ 油系流体：-100～180℃ ガス系流体：-100～180℃	最高圧力	水系・油系流体：3.0MPa ガス系流体：1.0MPa
大口径のガスケット。			
最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。			
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.