 



品番：EA351EE-100

品名：[JIS10K]100A 渦まきガスケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,200円(税抜) / 9,020円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,200円(税抜) / 9,020円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/25 18:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1463ページ | | |

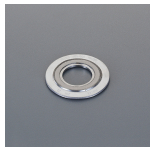

仕様

| | | | |
|-----------|--|-------|--|
| メーカー | ニチアス | 型番 | No.1834-GR |
| 商品名 | グラシール ボルテックスガスケット | サイズ規格 | 100A |
| 外輪外径 | 159mm | 内輪内径 | 111mm |
| 厚さ | 4.5mm | 圧力限界 | 43MPa |
| 使用温度範囲 | -240~450℃ | 材質 | フィラ:グラシール フープ、内輪、外輪:SUS304 |
| 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など | 不適用流体 | 酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など) など |
| 使用される産業分野 | ゴミ焼却炉、製鉄プラント、LNG基地 ・LNG船、火力発電、産業用機器、石油精製・石油化学プラント、化学プラント、空調・衛生設備 など | | |

フープと呼ばれるV字形をした金属製の薄帯板と、膨張黒鉛フィラを交互に重ね、うず巻状に巻き付けたガスケット

高温高圧、極低温、熱サイクルなどのある厳しい条件でも、優れたシール性を発揮します。

耐食性に優れているため、適切なフープ材質を選定すれば、腐食性流体にも使用可能。

各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。

JIS10K

代替品



品番 EA351EB-100

コメント 変更点:メーカー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.