


品番 : EA351FV-65

品名 : 65A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)

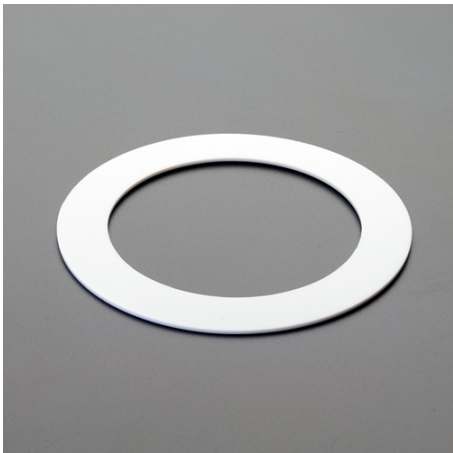

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/11 22:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1462ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|------------------------------|------|--|
| 呼び径 | 65A | 厚み | 2.0mm |
| 使用温度範囲 | 水・油系・ガス系・腐食性流体:-100 ~100℃ | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など |
| 材質 | PTFE | | |
| 内フランジパッキン | | | |
| JIS5K | | | |
| 純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です | | | |

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
| | 品番 EA351FY-65 コメント JIS 10K |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.