


品番 : EA351GC-32

品名 : 32A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)

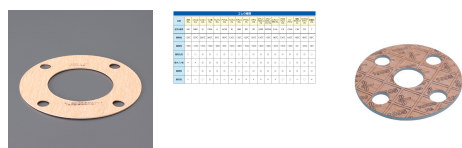


販売価格	735円(税抜) / 809円(税込)		
カタログ価格	735円(税抜) / 809円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/10 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1461ページ		



仕様

呼び径	32A	厚み	3.0mm
使用温度範囲	水系流体:-100~183℃ 油系流体:-100~180℃ ガス系流体:-100~180℃	材質	NBR、アラミド繊維、無機充填材
適用流体	水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど	最高圧力	水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa
全面形パッキン			
JIS5K			
比較的低温の機器に用いられます			
ボルト穴数	4		

代替品

	品番 EA351GF-32 コメント JIS 10K
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.