


品番 : EA351GD-50

品名 : 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

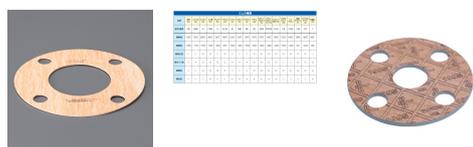

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,230円(税抜) / 1,353円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,230円(税抜) / 1,353円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/05/10 01:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1461ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|---|------|--------------------------------|
| 厚み | 1.5mm | 呼び径 | 50A |
| 使用温度範囲 | 水系流体:-100~183℃ 油系流体:-100~180℃ ガス系流体:-100~180℃ | 材質 | NBR、アラミド繊維、無機充填材 |
| 適用流体 | 水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど | 最高圧力 | 水系・油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
| 大口径のガスケット。 | | | |
| 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 | | | |
| 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 | | | |
| 全面形パッキン | | | |
| JIS10K | | | |
| ボルト穴数 | 4 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.